



M8/M12

ADAPTER & T-STÜCKE

Sorgen Sie für die richtige Verbindung!

Die innovativsten Produkte entstehen oft, weil wir bei Murrelektronik die Anregungen und Bedürfnisse unserer Kunden im Blick haben. So wie bei unserem Sortiment an M8/M12-Adaptoren und T-Stücken.

Sei es die Hell-Dunkel-Umschaltung von Lichtschranken, die Anpassung von M8-Sensoren an M12-Anschlussleitungen, spezielle Druckschalterausführungen oder das Zusammenführen von zwei getrennten Signalen auf einen Anschluss eines Feldbusmoduls – die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Varianten des Sortiments.

 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN

- Versorgungsstrom: max. 4 A
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -25 °C bis 85 °C

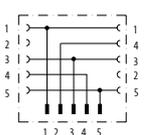
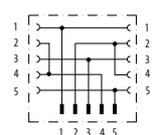
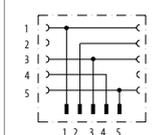
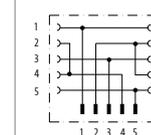
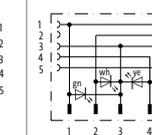
VORTEILE

- Ermöglicht mehr Flexibilität
- Maßgeschneidert für eine breite Palette von kundenspezifischen Anwendungen
- Eine Vielzahl von möglichen Schaltungen:
 - M8 – M8
 - M8 – M12
 - M12 – M12
 - M12 – M8

STANDARD-ADAPTER

	Typ	Stecker	Buchse	Schaltbild	Art.-Nr.
	M12 Stecker – M12 Buchse	4-polig 	4-polig 		7000-41241-000000
	M12 Stecker – M12 Buchse	5-polig 	5-polig 		7000-42281-000000
	M12 Stecker – M8 Buchse	3-polig 	3-polig 		7000-42201-000000
	M12 Stecker – M8 Buchse	4-polig 	4-polig 		7000-42211-000000
	M8 Stecker – M12 Buchse	3-polig 	3-polig 		7000-88521-000000
	M8 Stecker – M12 Buchse	4-polig 	4-polig 		7000-88531-000000
	M8 Stecker – M8 Buchse	4-polig 	3-polig 		7000-88501-000000
	M8 Stecker – M8 Buchse	3-polig 	4-polig 		7000-88511-000000

T-STÜCKE

					
Typ	M12 – M12	M12 – M12 Slimline mit fester Überwurfmutter	M12 – M8 Slimline		
Art.-Nr.	7000-41121-000000	7000-41181-000000 7000-41131-000000 7000-41191-000000 7000-41135-000000	7000-41211-000000 7000-41231-000000		
Polzahl	5-polig	5-polig mit LED	4-polig 3-polig		
Schaltbild					

WEITERE OPTIONEN

Sie haben spezielle Anforderungen? Bei Murrelektronik ist eine Vielzahl von Sondermodellen verfügbar. Nehmen Sie dazu gerne Kontakt zu uns auf!